

# SIEMENS

## Produktdatenblatt

## 3RT1025-1AC20



Abb. ähnlich / similar picture

SCHUETZ, AC-3, 7,5KW/400V,  
AC 24V 50/60HZ, 3POLIG, BGR. S0,  
SCHRAUBANSCHLUSS

### Allgemeine Details:

Baugröße des Schützes	S0
Polzahl	3

### Steuerstromkreis:


Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs	konventionell
Art der Spannung	AC
Steuerspeisespannung	
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	24 V
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / minimal	24 V
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert / maximal	24 V

Versorgungsspannungsfrequenz / für Hilfs- und Steuerstromkreis / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz

### Hauptstromkreis:

Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte	3
Betriebsstrom	

• bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert	17 A
• bei AC-1 / bei 400 V / Bemessungswert	40 A
<b>Betriebsleistung</b>	
• bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert	7,5 kW
• bei AC-1 / bei 400 V / Bemessungswert	23 kW
<b>Hilfsstromkreis:</b>	
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
<b>Anschlussarten:</b>	
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
<b>Montage/ Befestigung:</b>	
Art der Befestigung	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
Reiheneinbau	Ja

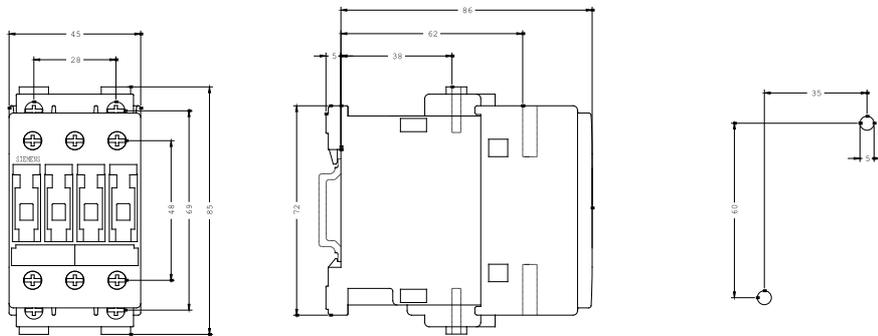

**letzte Änderung:**

31.10.2006

<b>Technical Assistance:</b>	Telefon:	+49 (0) 911-895-5900 (8 - 17 Uhr)
	Fax:	+49 (0) 911-895-5907
	E-Mail:	technical-assistance@siemens.com
	Internet:	<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance">www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance</a>